

★ K10X13X10-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000240906063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

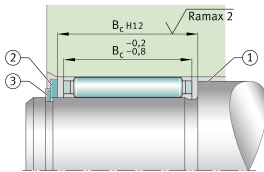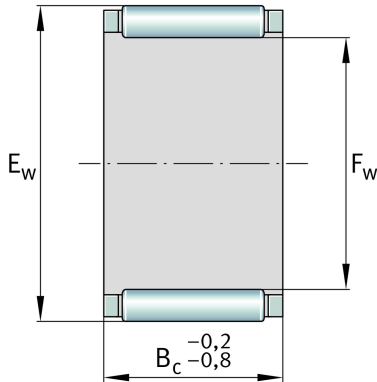

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	1,57 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	10 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	13 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	10 mm	Breite
C_r	4.750 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	5.500 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	760 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	29.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	24.900 1/min	Bezugsdrehzahl