



IMAGE  
COMING SOON




## ★ NKIA5913-XL

Nadel-Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0504212470000

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

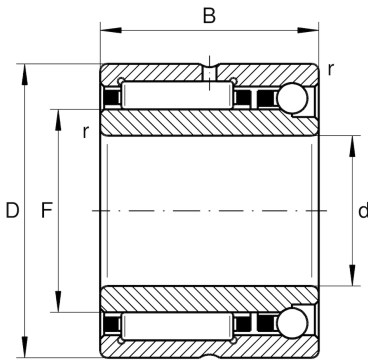

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	65 mm	Bohrungsdurchmesser
D	90 mm	Außendurchmesser
B	34 mm	Breite
$C_r$	69.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	112.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_a$	12.800 N	dynamische Tragzahl, axial
$C_{0a}$	34.000 N	statische Tragzahl, axial
$C_{ur}$	19.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ur}$	19.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$C_{ua}$	1.560 N	Ermüdungsgrenzbelastung, axial
$n_G$	6.300 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	5.500 1/min	Bezugsdrehzahl
	0,624 kg	Gewicht

### Abmessungen

F	72 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
$r_{min}$	1 mm	Minimaler Kantenabstand