

★ K30X34X13



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0001287916063

Nadelkranz K, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

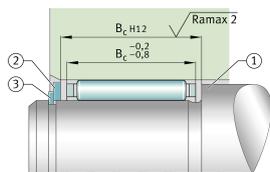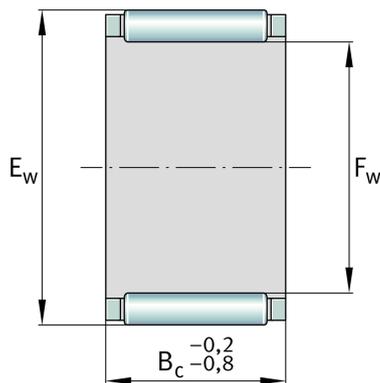

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	14,5 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	30 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	34 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	13 mm	Breite
C_r	12.300 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	21.700 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	2.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	15.300 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	8.900 1/min	Bezugsdrehzahl