

★ K195X205X37



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000175826063

Nadelkranz K, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

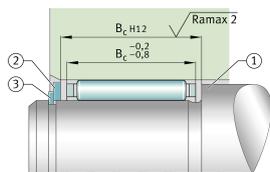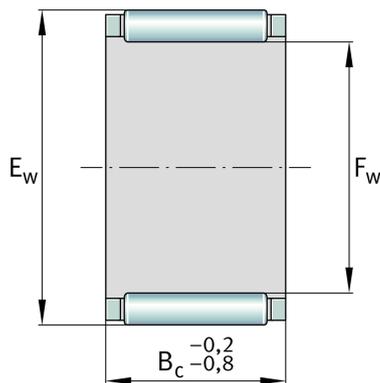

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	0,62 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	195 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	205 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	37 mm	Breite
C_r	133.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	450.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	52.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2.450 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	1.760 1/min	Bezugsdrehzahl