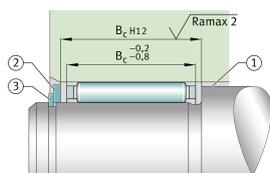
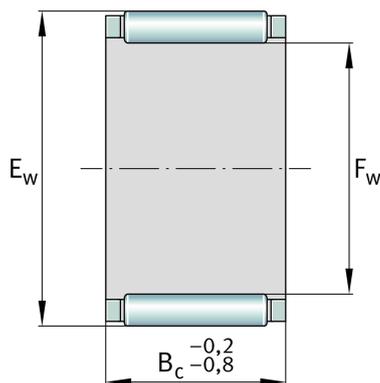
**K220X230X42**

Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000176206063

Nadelkranz K, 1-reihig

Technische Informationen

**Temperaturbereich**

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	0,363 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	220 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	230 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	42 mm	Breite
C_r	158.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	590.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	67.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	2.180 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	1.510 1/min	Bezugsdrehzahl