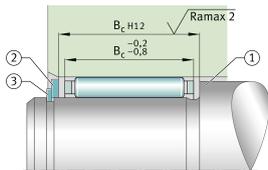
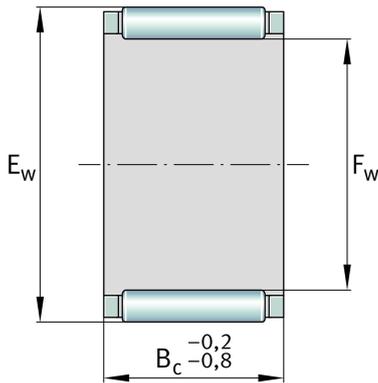
**K240X250X42****Nadelkranz**

Schaeffler Material-Nummer:
0000176476063

Nadelkranz K, 1-reihig

Technische Informationen

**Temperaturbereich**

| | | |
|------------|----------|-------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
| T_{\max} | 140 °C | Betriebstemperatur max. |
| | 0,842 kg | Gewicht |

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|----------|-------------|---------------------------------|
| F_w | 240 mm | Innerer Hüllkreisdurchmesser |
| E_w | 250 mm | Äußerer Hüllkreisdurchmesser |
| B_c | 42 mm | Breite |
| C_r | 164.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | 630.000 N | Statische Tragzahl, radial |
| C_{ur} | 70.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| n_G | 2.000 1/min | Grenzdrehzahl |
| n_{gr} | 1.390 1/min | Bezugsdrehzahl |