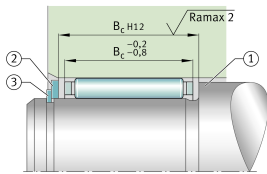
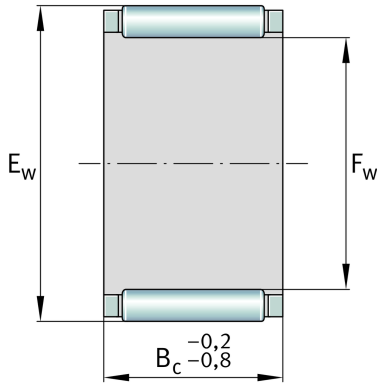


**K28X40X25****Nadelkranz**

Schaeffler Material-Nummer:
0006688776063

Nadelkranz K, 1-reihig

Technische Informationen**Temperaturbereich**

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	140 °C	Betriebstemperatur max.
	70,76 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	28 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	40 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	25 mm	Breite
C_r	45.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	55.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	6.800 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	14.400 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	7.700 1/min	Bezugsdrehzahl