

## ★ K3X5X9-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:  
0000115176063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

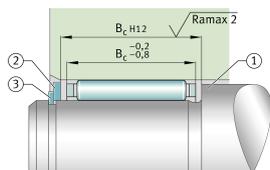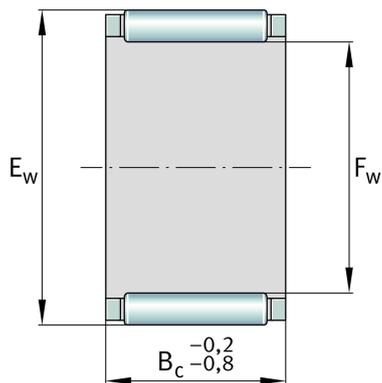

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,34 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	3 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
$E_w$	5 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
$B_c$	9 mm	Breite
$C_r$	1.710 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	1.480 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	192 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	50.000 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	80.000 1/min	Bezugsdrehzahl