



★ K3X6X7-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000111426063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

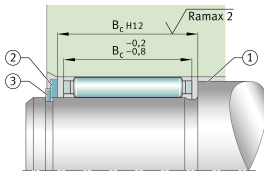

Temperaturbereich

T_{\min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,4 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	3 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	6 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	7 mm	Breite
C_r	1.430 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	970 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	112 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	47.000 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	75.000 1/min	Bezugsdrehzahl