

## ★ K4X7X10-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:  
0006631906063

Nadelkranz K...-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

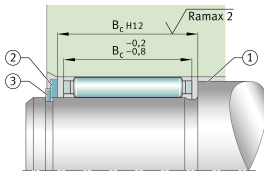

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	4 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
$E_w$	7 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
$B_c$	10 mm	Breite
$C_r$	2.330 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	1.840 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	241 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	42.500 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	59.000 1/min	Bezugsdrehzahl