



★ K4X7X7-TV


Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0000111696063

Nadelkranz K...-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

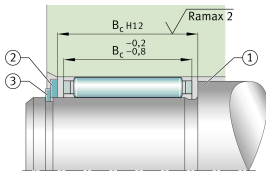

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,48 g	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	4 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	7 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	7 mm	Breite
C_r	1.740 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	1.270 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	148 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	42.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	59.000 1/min	Bezugsdrehzahl