

★ K7X10X8-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:
0001567106063

Nadelkranz K...-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

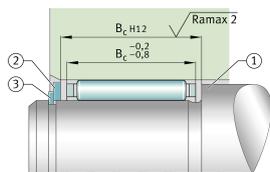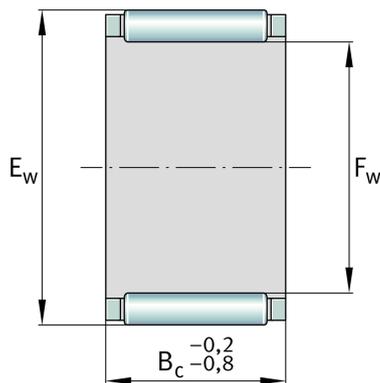

Temperaturbereich

T_{min}	-20 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

F_w	7 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
E_w	10 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
B_c	8 mm	Breite
C_r	2.850 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	2.650 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	335 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	34.500 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	36.000 1/min	Bezugsdrehzahl