



IMAGE
COMING SOON




★ NKIA59/22-XL

Nadel-Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0504213010000

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

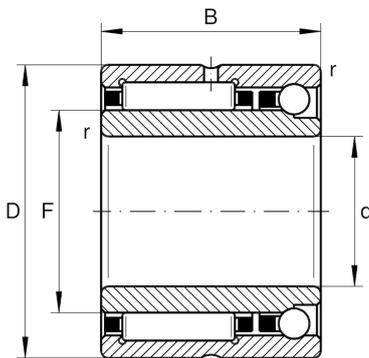

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|----------|--------------|---------------------------------|
| d | 22 mm | Bohrungsdurchmesser |
| D | 39 mm | Außendurchmesser |
| B | 23 mm | Breite |
| C_r | 26.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
| C_{0r} | 29.500 N | Statische Tragzahl, radial |
| C_a | 5.300 N | dynamische Tragzahl, axial |
| C_{0a} | 8.600 N | statische Tragzahl, axial |
| C_{ur} | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| C_{ur} | 5.400 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
| C_{ua} | 395 N | Ermüdungsgrenzbelastung, axial |
| n_G | 16.100 1/min | Grenzdrehzahl |
| n_{gr} | 12.000 1/min | Bezugsdrehzahl |
| | 0,001 kg | Gewicht |

Abmessungen

| | | |
|-----------|--------|-------------------------------------|
| F | 28 mm | Laufbahndurchmesser des Innenringes |
| r_{min} | 0,3 mm | Minimaler Kantenabstand |