

## PNA22/44-XL



### Einstell-Nadellager

Schaeffler Material-Nummer:  
0507802710000

Einstell-Nadellager PNA, mit Innenring

X-life

## Technische Informationen

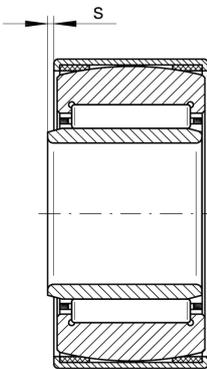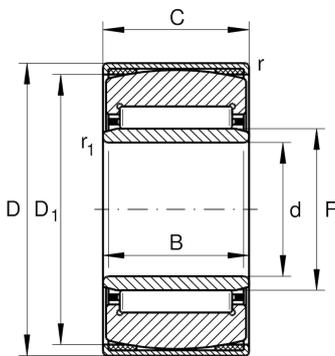

### Temperaturbereich

$T_{\min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	100 °C	Betriebstemperatur max.
	0,001 kg	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	22 mm	Bohrungsdurchmesser
D	44 mm	Außendurchmesser
C	20 mm	Breite des Außenringes
$C_r$	24.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	34.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	6.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	15.800 1/min	Grenzdrehzahl

### Abmessungen

F	28 mm	Laufbahndurchmesser des Innenringes
B	20 mm	Breite des Innenringes
$D_1$	38,5 mm	Bord-Durchmesser Außenhülse
$r_{\min}$	0,8 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	0,3 mm	Minimaler Kantenabstand
$s_{\min}$	0,5 mm	Minimaler axialer Verschiebeweg