

## ★ K22X30X15-TV



Nadelkranz

Schaeffler Material-Nummer:  
0000046426063

Nadelkranz K..-TV, 1-reihig

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

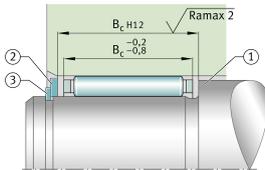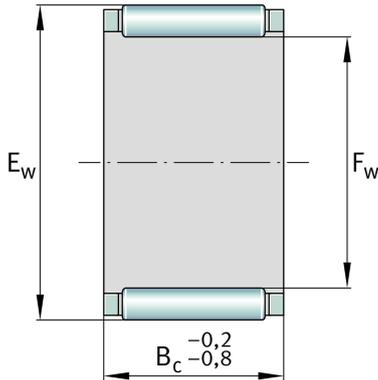

### Temperaturbereich

$T_{min}$	-20 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	18,2 g	Gewicht

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

$F_w$	22 mm	Innerer Hüllkreisdurchmesser
$E_w$	30 mm	Äußerer Hüllkreisdurchmesser
$B_c$	15 mm	Breite
$C_r$	20.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	23.400 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	3.100 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	18.800 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	10.200 1/min	Bezugsdrehzahl