



★ RASEA25-XL-N

Stehlagergehäuseeinheit


Schaeffler Material-Nummer:
0009526050000

★ Vorzugsprodukt

Stehlager-Gehäuseeinheiten RASEA,
Graugussgehäuse, Spannlager mit
Spannhülse, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

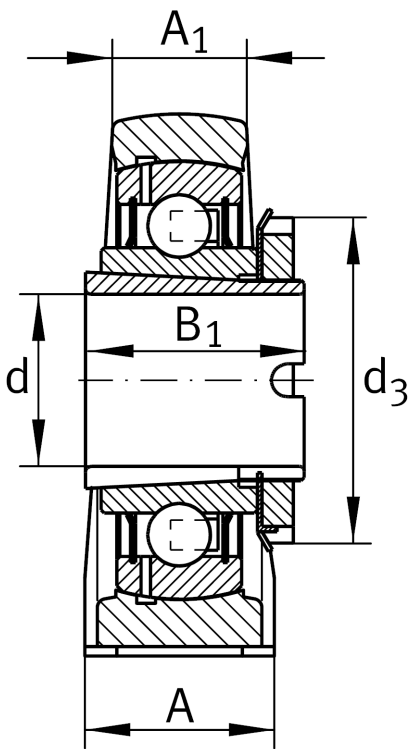

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
L	130 mm	Länge gesamt
H ₂	70 mm	Höhe
	0,67 kg	Gewicht

Abmessungen

H	36,5 mm	Abstand Wellenachse
A	36 mm	Breite (Fuß)
A ₁	21 mm	Breite (Kopf)
H ₁	14,5 mm	Höhe (Fuß)
B ₁	28 mm	Breite über Spannelement
S ₁	20,5 mm	Abstand Laufbahn zu Spannring
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung

Anschlußmaße

J	102,5 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	11 mm	Breite (Langloch)
N ₁	19 mm	Länge (Langloch)

Zusätzliche Informationen

ASE05	Gehäuse
GSH25-XL-2RSR-B	Lagerbezeichnung
KASK05	Schutzkappe

