



★ RCJO35-XL

Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:
0008990890000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten RCJO, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Exzentrerspanning, Reihe 63, R-Dichtung

X-life

Technische Informationen

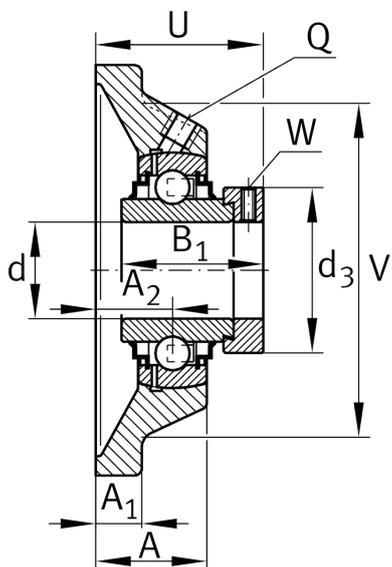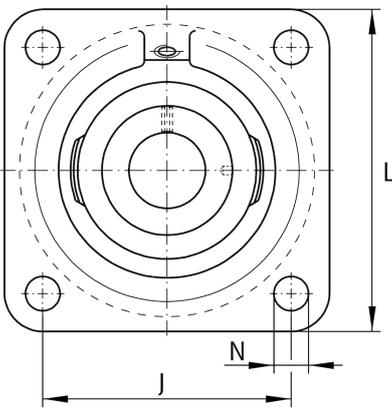

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	35 mm	Bohrungsdurchmesser
L	135 mm	Breite Flansch
U	53,4 mm	Gesamthöhe Einheit
C _r	36.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	20.900 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	1.090 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	2,55 kg	Gewicht

Abmessungen

A	31 mm	Höhe Gehäuse
A ₁	16 mm	Dicke Flansch
A ₂	20 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	104 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	M6	Anschlußgewinde Schmierung
d ₃	55 mm	Außendurchmesser Exzentrerspanning

Anschlußmaße

J	100 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	19 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

Zusätzliche Informationen

	1	Anzahl Gehäuse
	CJO07	Gehäuse
	GNE35-XL-KRR-B	Lagerbezeichnung