



## ★ TCJ70-XL

### Flanschlagergehäuseeinheit



Schaeffler Material-Nummer:  
0009831440000

★ Vorzugsprodukt

Gehäuseeinheiten TCJ, Vierloch-  
Flanschlager-Gehäuseeinheiten,  
Grauguss, Exzentrerspannung, T-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

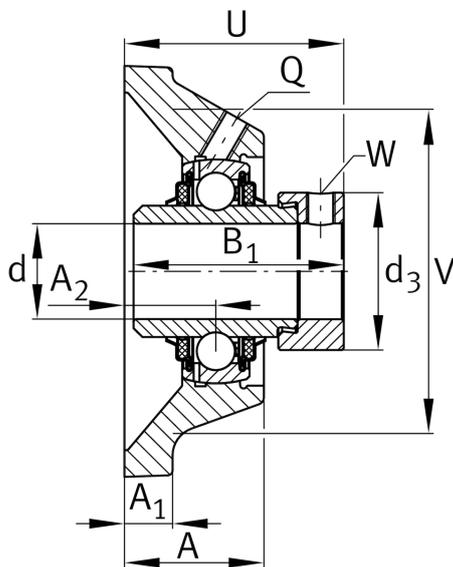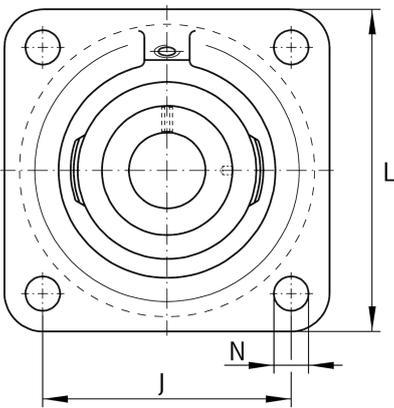

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	70 mm	Bohrungsdurchmesser
L	188 mm	Breite Flansch
U	82,6 mm	Gesamthöhe Einheit
C <sub>r</sub>	66.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	44.000 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	2.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	5,72 kg	Gewicht

### Abmessungen

A	52 mm	Höhe Gehäuse
A <sub>1</sub>	18 mm	Dicke Flansch
A <sub>2</sub>	38 mm	Abstand Laufbahnmitte
V	165 mm	Schulterdurchmesser Gehäuse
Q	Rp1/8	Anschlußgewinde Schmierung

### Anschlußmaße

J	150 mm	Abstand Befestigungsbohrungen
N	18 mm	Befestigungsbohrung
n	4	Anzahl Anschraubbohrungen

### Zusätzliche Informationen

1	Anzahl Gehäuse
CJ14	Gehäuse
GE70-XL-KTT-B	Lagerbezeichnung