


## RNA2207-2RSR

### Stützrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0007104660000

Stützrollen RNA22...-2RSR, ohne  
Axialführung, beidseitig Lippendichtung

## Technische Informationen

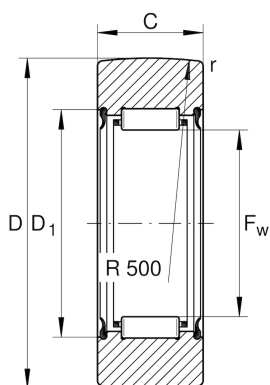

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

D	72 mm	Außendurchmesser
$F_w$	42 mm	Hüllkreis innen
C	22,7 mm	Breite des Außenringes
$C_{r w}$	21.500 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r w}$	36.500 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur w}$	5.300 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_{DG}$	1.100 1/min	Drehzahl Dauerbetrieb Fettschmierung
	0,515 kg	Gewicht

### Abmessungen

$D_{1 \min}$	50 mm	Anschlußmaß min.
$r_{\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
R	500 mm	Mantelradius