



## ★ KSR16-L0-08-10-18-16


### Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:  
0008339910000

Kettenspannräder KSR...L0,  
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

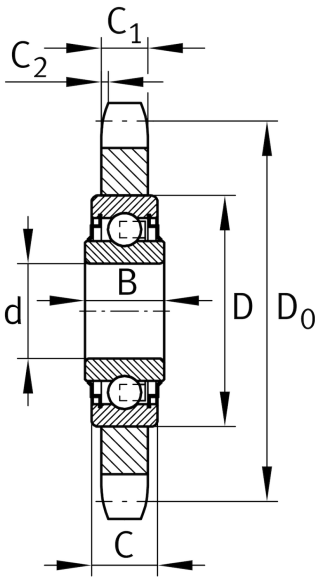

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C <sub>1</sub>	7 mm	Dicke Kettenrad
D <sub>0</sub>	73,1 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D <sub>k</sub>	78,6 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,2 kg	Gewicht

#### Abmessungen

C <sub>2</sub>	1,1 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
B	18,3 mm	Breite Innenring

#### Anschlußmaße

p	0,5 Inch	Teilung Verzahnung
z	18	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette