



## ★ KSR16-L0-10-10-14-08


### Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:  
0008338430000

Kettenspannrad KSR..-L0-10-10-14-08

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

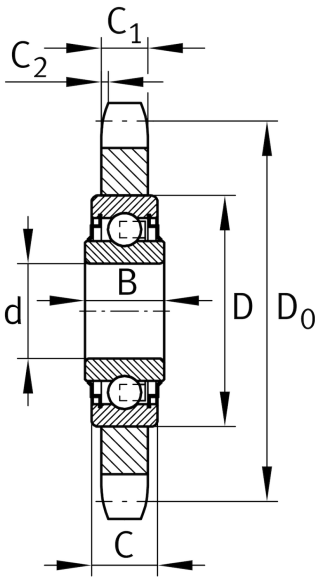

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

|                |         |                                   |
|----------------|---------|-----------------------------------|
| d              | 16,2 mm | Bohrungsdurchmesser               |
| d              | 0,1 mm  | Obere Toleranz                    |
| d              | 0 mm    | Untere Toleranz                   |
| C <sub>1</sub> | 8,7 mm  | Dicke Kettenrad                   |
| D <sub>0</sub> | 71,3 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
| D <sub>k</sub> | 78 mm   | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
|                | 0,21 kg | Gewicht                           |

### Abmessungen

|                |         |                        |
|----------------|---------|------------------------|
| C <sub>2</sub> | 1,3 mm  | Fasenbreite            |
| D              | 40 mm   | Außendurchmesser       |
| C              | 12 mm   | Breite des Außenringes |
| B              | 18,3 mm | Breite Innenring       |

### Anschlußmaße

|   |            |                    |
|---|------------|--------------------|
| p | 0,625 Inch | Teilung Verzahnung |
| z | 14         | Anzahl der Zähne   |
|   | x          | ISO-Kette          |
|   | x          | ANSI-Kette         |