

## ★ KSR16-L0-12-10-15-09


### Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:  
0008339080000

Kettenspannräder KSR...L0,  
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

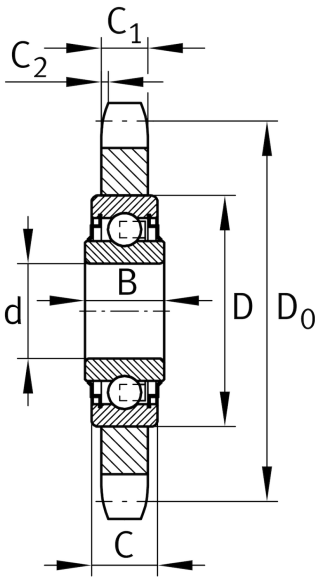

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C <sub>1</sub>	10,5 mm	Dicke Kettenrad
D <sub>0</sub>	91,6 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D <sub>k</sub>	99,2 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,42 kg	Gewicht

### Abmessungen

C <sub>2</sub>	1,5 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
B	18,3 mm	Breite Innenring

### Anschlußmaße

p	0,75 Inch	Teilung Verzahnung
z	15	Anzahl der Zähne
x		ISO-Kette