

## ★ KSR16-L0-12-10-17-15


### Kettenspannräder

Schaeffler Material-Nummer:  
0008339160000

Kettenspannräder KSR...L0,  
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

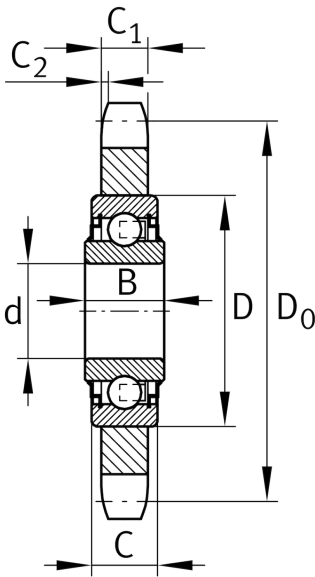

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C <sub>1</sub>	10,5 mm	Dicke Kettenrad
D <sub>0</sub>	103,7 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D <sub>k</sub>	111,4 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,55 kg	Gewicht

### Abmessungen

C <sub>2</sub>	1,5 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
B	18,3 mm	Breite Innenring

### Anschlußmaße

p	0,75 Inch	Teilung Verzahnung
z	17	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette