



## ★ KSR16-L0-06-10-20-08


### Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:  
0008337970000

Kettenspannräder KSR...L0,  
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

### Technische Informationen

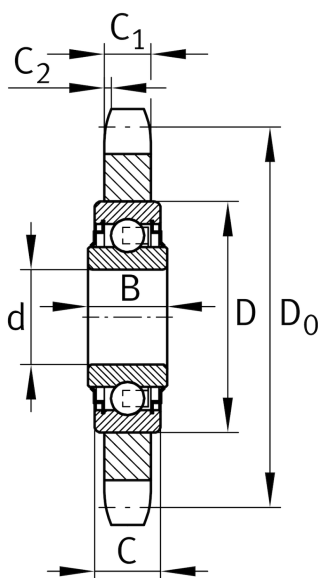

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	16,2 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,1 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C <sub>1</sub>	5,2 mm	Dicke Kettenrad
D <sub>0</sub>	60,9 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D <sub>k</sub>	65 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,13 kg	Gewicht

### Abmessungen

C <sub>2</sub>	0,8 mm	Fasenbreite
D	40 mm	Außendurchmesser
C	12 mm	Breite des Außenringes
B	18,3 mm	Breite Innenring

### Anschlußmaße

p	0,375 Inch	Teilung Verzahnung
z	20	Anzahl der Zähne
x		ISO-Kette