



★ KSR20-L0-16-10-12-15


Kettenspannräder

Schaeffler Material-Nummer:
0008340170000

Kettenspannräder KSR...L0,
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

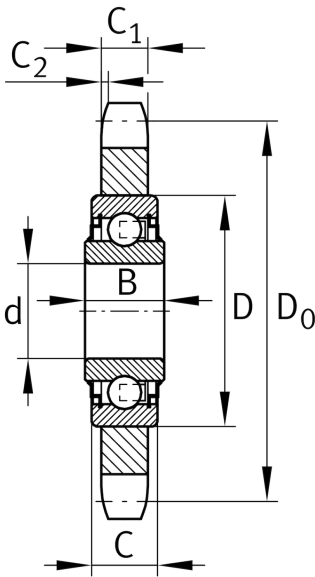

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0 mm	Obere Toleranz
d	-0,01 mm	Untere Toleranz
C ₁	15,3 mm	Dicke Kettenrad
D ₀	98,1 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D _k	107,6 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,6 kg	Gewicht

Abmessungen

C ₂	2 mm	Fasenbreite
D	47 mm	Außendurchmesser
C	14 mm	Breite des Außenringes
B	17,7 mm	Breite Innenring

Anschlußmaße

p	1 Inch	Teilung Verzahnung
z	12	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette