



## ★ KSR25-B0-08-10-19-08


### Kettenspannräder

Schaeffler Material-Nummer:  
0008342030000

Kettenspannräder KSR...B0,  
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

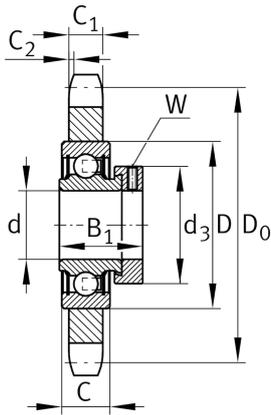

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,018 mm	Obere Toleranz
d	0 mm	Untere Toleranz
C <sub>1</sub>	7 mm	Dicke Kettenrad
D <sub>0</sub>	77,1 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D <sub>k</sub>	82,5 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,29 kg	Gewicht

### Abmessungen

C <sub>2</sub>	1,1 mm	Fasenbreite
D	52 mm	Außendurchmesser
B <sub>1</sub>	31 mm	Breite über Spannelement
C	15 mm	Breite des Außenringes
d <sub>3</sub>	37,3 mm	Außendurchmesser Spannring/Mutter
d <sub>3</sub>	37,3 mm	Außendurchmesser Exzentrerspannring
W	3 mm	Schlüsselweite
B <sub>1</sub>	31 mm	Breite über Spannelement

### Anschlußmaße

p	0,5 Inch	Teilung Verzahnung
z	19	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette
W	M6 X 0,75 mm	Gewinde - Gewindestift