



## ★ KSR25-L0-20-10-09-16


### Kettenspannräder

Schaeffler Material-Nummer:  
0008686120000

Kettenspannräder KSR...L0,  
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

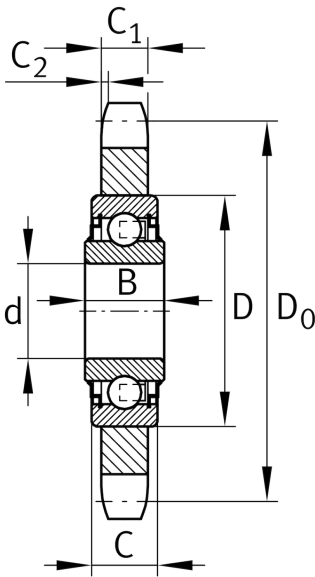

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0 mm	Obere Toleranz
d	-0,01 mm	Untere Toleranz
C <sub>1</sub>	17,6 mm	Dicke Kettenrad
D <sub>0</sub>	92,8 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D <sub>k</sub>	103 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	0,58 kg	Gewicht

### Abmessungen

C <sub>2</sub>	2,5 mm	Fasenbreite
D	52 mm	Außendurchmesser
C	15 mm	Breite des Außenringes
B	21 mm	Breite Innenring

### Anschlußmaße

p	1,25 Inch	Teilung Verzahnung
z	9	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette