



★ KSR25-L0-20-10-13-15


Kettenspannrad

Schaeffler Material-Nummer:
0008340410000

Kettenspannräder KSR...L0,
Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

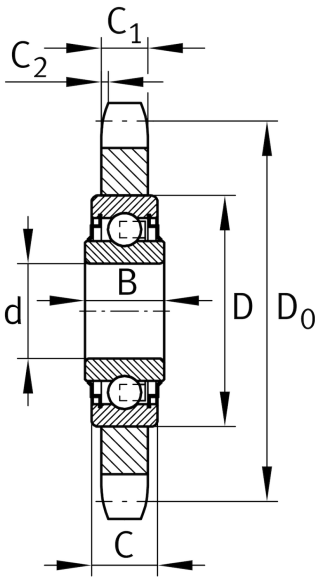

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0 mm	Obere Toleranz
d	-0,01 mm	Untere Toleranz
C ₁	17,6 mm	Dicke Kettenrad
D ₀	132,7 mm	Teilkreisdurchmesser (Verzahnung)
D _k	144 mm	Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung)
	1,33 kg	Gewicht

Abmessungen

C ₂	2,5 mm	Fasenbreite
D	52 mm	Außendurchmesser
C	15 mm	Breite des Außenringes
B	21 mm	Breite Innenring

Anschlußmaße

p	1,25 Inch	Teilung Verzahnung
z	13	Anzahl der Zähne
	x	ISO-Kette
	x	ANSI-Kette