


Tragschienen LFS32-M (Baureihe LFS..-M)


Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen;
rostgeschützte Ausführung möglich

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (https://www.schaeffler.de/content.schaeffler.de/de/news_medien/index.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

h	66,5 mm	
b	32 mm	
l _{max}	8000 mm	maximale Länge der Führungsschiene; längere Führungsschienen werden mehrteilig geliefert und entsprechend gekennzeichnet.
a ₂	26 mm	
b ₁	75 mm	
b ₅	10,2 mm	
d _{LW}	6 mm	
e _z	36,8 mm	
h ₂	25 mm	
h ₄	61 mm	
h ₇	47 mm	

LFQ	2206 mm ²	Wert für Querschnittsfläche
I _y	1000234 mm ⁴	
I _z	762105 mm ⁴	
t ₆	43 mm	
t ₇	1,6 mm	
W _y	26672 mm ³	
W _z	20707 mm ³	
ms	6400 g/m	Masse der Tragschiene
Bestellbezeichnung:		
- Tragschienen in korrosionsgeschützter Ausführung: LFS..-RB		
E-Modul für LFS..-M, -N, -NZZ: 72000 N/mm ²		
Diese Schiene kann nur mit spieleinstellbaren Wagen kombiniert werden. Bei Einsatz von SF- und LFCL-Wagen bitte vorher rückfragen		

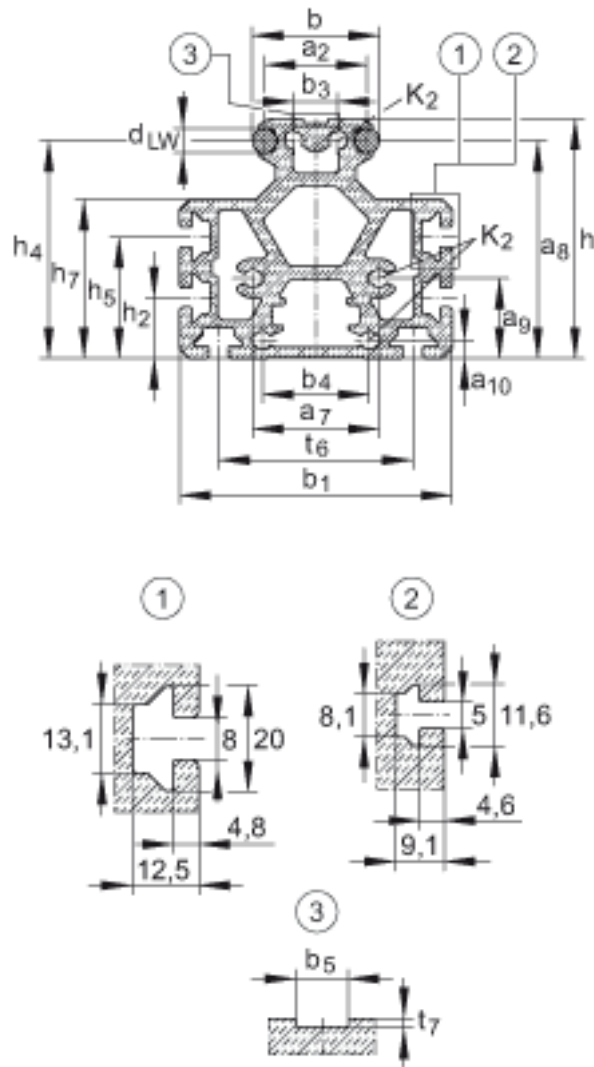

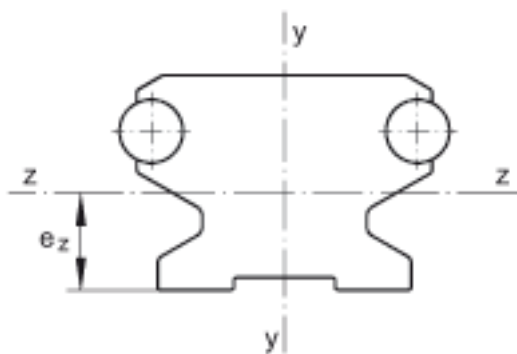

Biegeachsen