



## ★ RSRD25-150-L0


### Riemenspannrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0008346020000

Riemenspannrollen RSRD...-L0, für  
Rundriemen, Stahl- und Hanfseile

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

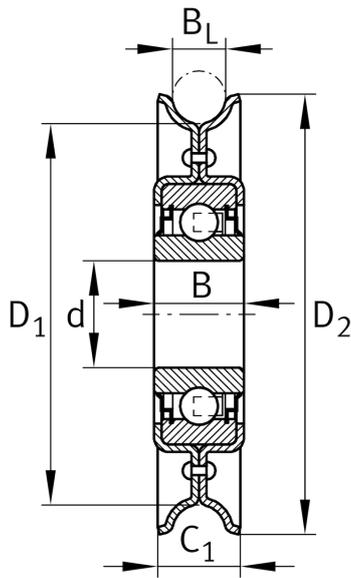

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	25 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0 mm	Obere Toleranz
d	-0,01 mm	Untere Toleranz
D <sub>1</sub>	133 mm	Laufbahndurchmesser Riemenscheibe
C <sub>1</sub>	24 mm	Breite Riemenscheibe
C <sub>r</sub>	14.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	7.800 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	410 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,78 kg	Gewicht

### Abmessungen

D <sub>2</sub>	154 mm	Außendurchmesser Riemenscheibe
B	21 mm	Breite
B <sub>L</sub>	17 mm	Breite Riemenlaufbahn