




RSRD20-160-L0

Riemenspannrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008345990000

Riemenspannrollen RSRD...L0, für
Rundriemen, Stahl- und Hanfseile

Technische Informationen

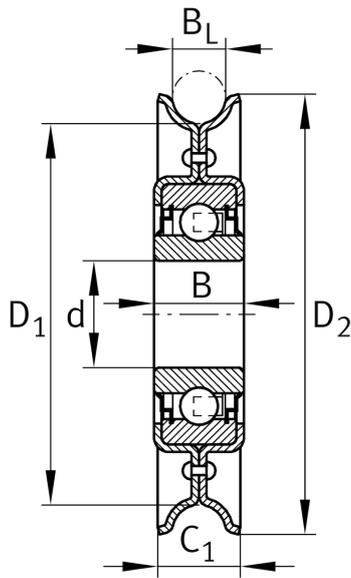

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	20 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0 mm	Obere Toleranz
d	-0,01 mm	Untere Toleranz
D ₁	136,5 mm	Laufbahndurchmesser Riemenscheibe
C ₁	17,5 mm	Breite Riemenscheibe
C _r	12.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	6.600 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	345 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,61 kg	Gewicht

Abmessungen

D ₂	155,8 mm	Außendurchmesser Riemenscheibe
B	17,7 mm	Breite
B _L	13,5 mm	Breite Riemenlaufbahn