



★ **RSRB13-159-L0**


Riemenspannrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008345210000

Riemenspannrolle RSRB...L0

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

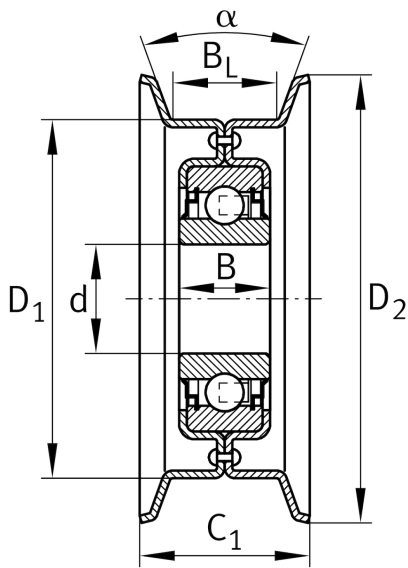

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	13 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,08 mm	Obere Toleranz
d	-0,05 mm	Untere Toleranz
D ₁	139,7 mm	Laufbahndurchmesser Riemenscheibe
C ₁	36,5 mm	Breite Riemenscheibe
C _r	9.800 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	248 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,7 kg	Gewicht

Abmessungen

D ₂	159 mm	Außendurchmesser Riemenscheibe
B	18,3 mm	Breite
B _L	25,4 mm	Breite Riemenlaufbahn

Anschlußmaße

a	10 °	Öffnungswinkel Riemenlaufbahn
---	------	-------------------------------