



★ RSRB15-92-L0


Riemenspannrolle

Schaeffler Material-Nummer:
0008344240000

Riemenspannrolle RSRB..-L0

★ Vorzugsprodukt

Technische Informationen

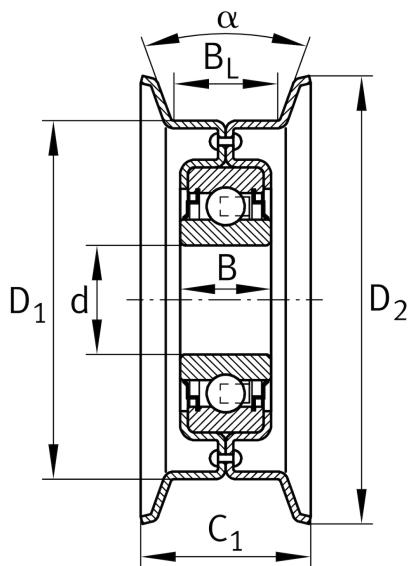

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,08 mm	Obere Toleranz
d	-0,05 mm	Untere Toleranz
D ₁	76,2 mm	Laufbahndurchmesser Riemscheibe
C ₁	31 mm	Breite Riemscheibe
C _r	7.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C _{0r}	3.700 N	Statische Tragzahl, radial
C _{ur}	193 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,28 kg	Gewicht

Abmessungen

D ₂	92 mm	Außendurchmesser Riemscheibe
B	14,4 mm	Breite
B _L	22,2 mm	Breite Riemenlaufbahn

Anschlußmaße

a	10 °	Öffnungswinkel Riemenlaufbahn
---	------	-------------------------------