



## ★ RSRA15-90-L0


### Riemenspannrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0008344320000

Riemenspannrolle RSRA...-L0

★ Vorzugsprodukt

#### Technische Informationen

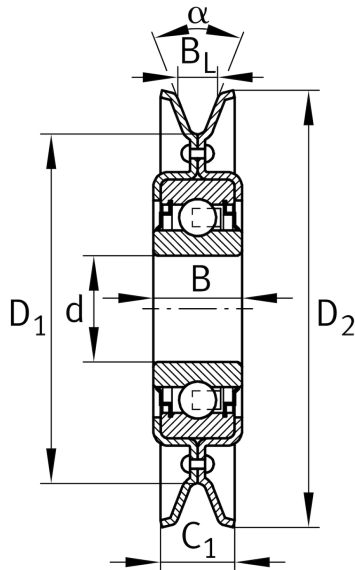

#### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	15 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,08 mm	Obere Toleranz
d	-0,05 mm	Untere Toleranz
D <sub>1</sub>	61,6 mm	Laufbahndurchmesser Riemenscheibe
C <sub>1</sub>	20 mm	Breite Riemenscheibe
C <sub>r</sub>	7.600 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>or</sub>	3.700 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	193 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,22 kg	Gewicht

#### Abmessungen

D <sub>2</sub>	90 mm	Außendurchmesser Riemenscheibe
B	14,4 mm	Breite
B <sub>L</sub>	12,4 mm	Breite Riemenlaufbahn

#### Anschlußmaße

a	32 °	Öffnungswinkel Riemenlaufbahn
	8, 10, (12,5)	Keilriemengröße