



## ★ RSRA13-129-L0-L114


### Riemenspannrolle

Schaeffler Material-Nummer:  
0009763260000

Riemenspannrolle RSRA...L0

★ Vorzugsprodukt

## Technische Informationen

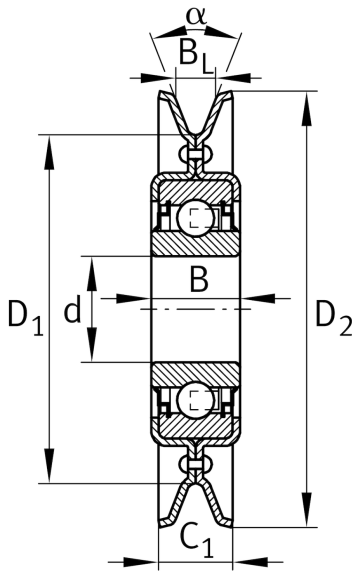

### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	13 mm	Bohrungsdurchmesser
d	0,08 mm	Obere Toleranz
d	-0,05 mm	Untere Toleranz
D <sub>1</sub>	73,7 mm	Laufbahndurchmesser Riemenscheibe
C <sub>1</sub>	32 mm	Breite Riemenscheibe
C <sub>r</sub>	10.100 N	Dynamische Tragzahl, radial
C <sub>0r</sub>	4.750 N	Statische Tragzahl, radial
C <sub>ur</sub>	248 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
	0,2 kg	Gewicht

### Abmessungen

D <sub>2</sub>	129 mm	Außendurchmesser Riemenscheibe
B	18,3 mm	Breite
B <sub>L</sub>	22,1 mm	Breite Riemenlaufbahn

### Anschlußmaße

a	32 °	Öffnungswinkel Riemenlaufbahn
	13, 17, 20, 22	Keilriemengröße