


RS 18 24VDC LD 4U LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

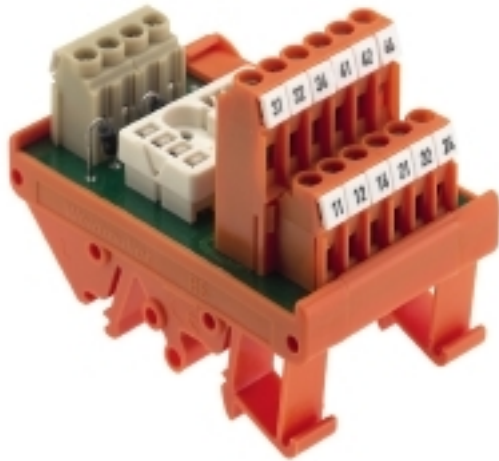

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	RS-SERIES, Relaiskoppler, Anzahl Kontakte: 4, Wechsler, Nennsteuerspannung: 24 V DC, Schraubanschluss
Best.-Nr.	0126011001
Typ	RS 18 24VDC LD 4U LP
GTIN (EAN)	4008190042301
VPE	5 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2022-11-25

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:41:42 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

RS 18 24VDC LD 4U LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	45 mm	Höhe (inch)	1,772 inch
Breite	45 mm	Breite (inch)	1,772 inch
Länge	0 mm	Nettogewicht	70,8 g

Temperaturen

Feuchtigkeit 40 °C / 93 % rel. Feuchte,
keine Betauung

Steuerseite

Nennsteuerspannung 24 V DC

Lastseite

max. Schaltstrom	5 A	Schaltspannung AC, max.	125 V
Schaltspannung DC, max.	125 V	Kontaktausführung	4 Wechsler

Allgemeine Daten

Farbe orange

Isolationskoordination

Schutzart IP20

Anschlussdaten

Leiteranschlusstechnik	Schraubanschluss	Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 26
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	2,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001437	ETIM 7.0	EC001437
ETIM 8.0	EC001437	ECLASS 9.0	27-37-16-01
ECLASS 9.1	27-37-16-01	ECLASS 10.0	27-37-16-01
ECLASS 11.0	27-37-16-01	ECLASS 12.0	27-37-16-01

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1
 SCIP 7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 20:41:42 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

Datenblatt

RS 18 24VDC LD 4U LP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)