

## H35,0/30 BE


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

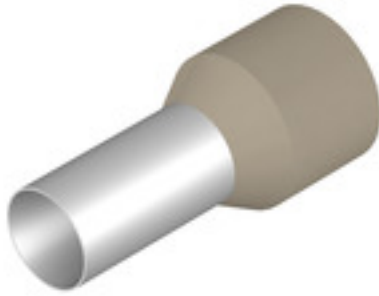

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
Best.-Nr.	<a href="#">0317200000</a>
Typ	H35,0/30 BE
GTIN (EAN)	4008 190023904
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 21:17:56 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## H35,0/30 BE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,18 g

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe beige	Ausführung	Standard
---------------------	--	------------	----------

### Aderendhülsen

Abisolierlänge	19 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	16 mm
Kragendurchmesser (D2)	12,7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	30 mm	Leiteranschlussquerschnitt	35 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**Datenblatt**

**H35,0/30 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

**Zeichnung**

