


H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

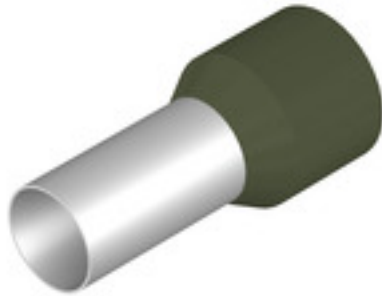

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 26 mm, 20 mm, oliv
Best.-Nr.	0444200000
Typ	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008190110284
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 23:32:49 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,8 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe oliv	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	26 mm	Farbcode	Weidmüller
Kontaktflächendurchmesser (D1)	10,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	20 mm
Kragendurchmesser (D2)	15 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm
L1 in mm	36 mm	Leiteranschlussquerschnitt	50 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 1	Metallhülsendicke (S1)	0,3 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

