


SM 46/46-30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

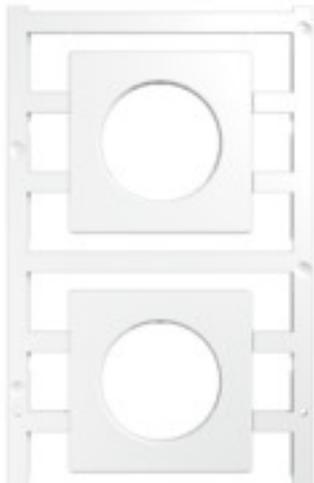

SM ist ein MultiCard Markierer zur Identifizierung von Befehls- und Meldegeräten. Die Schilder werden in die Halter eingerastet oder mit der bereits aufgebrauchten Klebefolie befestigt. Mit den Beschriftungssystemen PrintJet CONNECT oder Plotter lassen sich individuelle Schilder erstellen.

- Bedarfsgerechte und schnelle Eigenfertigung
- Keine Lagerhaltung von teuren Standardschildern erforderlich
- Hochresistente Druckqualität mit dem PrintJet als Gravierersatz
- Für extreme Ansprüche empfehlen wir die Schutzfolie ETO SM
- Halter sind einsetzbar für Drucktaster Ø 22 mm oder 30 mm von Siemens, ABB, Moeller und Télémecanique

Für Sonderdruck: Bitte senden Sie uns für ihre Beschriftungsvorgaben eine Datei unserer Beschriftungssoftware M-Print PRO oder M-Print PRO Online (ohne Installation).

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|---------------------|--|
| Ausführung | SwitchMark, Gerätemarkierer, 46 x 46 mm, für Nockenschalter, Type S0, Kraus & Naimer, weiß |
| Best.-Nr. | 1323500000 |
| Typ | SM 46/46-30 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118125696 |
| VPE | 20 Stück |
| kompatibler Drucker | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM 46/46-30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|--------|---------------|------------|
| Tiefe | 1,2 mm | Tiefe (inch) | 0,047 inch |
| Höhe | 46 mm | Höhe (inch) | 1,811 inch |
| Breite | 46 mm | Breite (inch) | 1,811 inch |
| Durchmesser | 30 mm | Nettogewicht | 3,57 g |

Temperaturen

| | |
|--------------------------|--------------|
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C |
|--------------------------|--------------|

Allgemeine Angaben

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| Anzahl Markierer pro Verbund | 1 MultiCard = Gerätemarkierer | Applikation / Hersteller | für Nockenschalter, Type S0, Kraus & Naimer |
| Breite | 46 mm | Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-2 |
| Einsatztemperaturbereich | -40...100 °C | Einsatztemperaturbereich, max. | 100 °C |
| Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C | Farbe | weiß |
| Halogene | Nein | Materialfarbe nach Widerstandskode | 9 |
| Werkstoff | Polyamid 66 | | |

Gerätemarkierer

| | | | |
|-------------|-------|----------|------|
| Durchmesser | 30 mm | Halogene | Nein |
|-------------|-------|----------|------|

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Zulassungen

| | |
|------|---------|
| ROHS | Konform |
|------|---------|

Downloads

| | |
|----------------------------|--|
| Engineering-Daten | CAD data – STEP |
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Produktänderungsmitteilung | Technical change to MultiCard material - DE Technical change to MultiCard material - EN |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |

SM 46/46-30 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

