

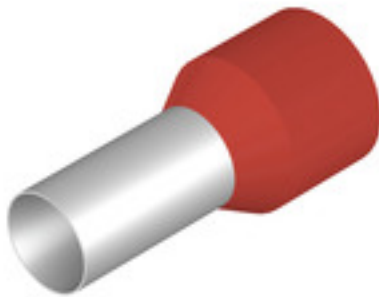
H35,0/32 DS RT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich

- Einführtrichter aus Polypropylen
 - Wärmebeständig bis 105°C
- Für Leiter von 0,5 - 10,0 mm² (AWG 20 - 7)
Material E-Cu, galvanisch verzinkt
Maßtoleranz nach DIN 46228 Teil 4

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 21 mm, 18 mm, rot
Best.-Nr.	1418330000
Typ	H35,0/32 DS RT
GTIN (EAN)	4050118221626
VPE	50 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 22:27:28 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 2,02 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Sondergröße, Farbe rot	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	21 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	8,3 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragendurchmesser (D2)	12,7 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm
L1 in mm	32 mm	Leiteranschlussquerschnitt	35 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 2	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UR)	E354986

Downloads

Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Datenblatt

H35,0/32 DS RT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

