

PZ 10 HEX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm ² , 10mm ² , Sechskantcrimp (Hexagon)
Best.-Nr.	1445070000
Typ	PZ 10 HEX
GTIN (EAN)	4050118250312
VPE	1 Stück
Ersatzteile	9202810000

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 22:44:32 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	195 mm	Breite (inch)	7,677 inch
Nettogewicht	600 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	(1)Crimpwerkzeug
---------------------	------------------

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	10 mm ²	Crimpbereich, min.	0,25 mm ²
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 24

Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	10 mm ²	Aderendhülsenquerschnitt, min.	0,25 mm ²
Crimpart/-profil	Sechskantcrimp (Hexagon)		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Downloads


Engineering-Daten	CAD data – STEP
Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

PZ 10 HEX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

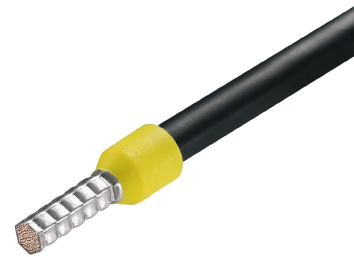

Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiel

