


RS USB TA-B MB S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

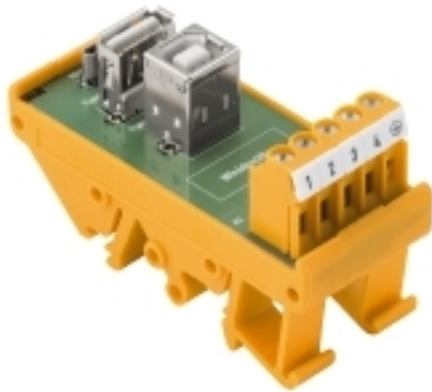

Schnittstelle zwischen USB-Einsätzen Typ A und B, Micro B-Buchse auf Schraubanschluss.
Für Montageschiene TS32/TS35.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schnittstelle, RS USB, Type A female connector, Type B female connector, Micro B female connector, 4, LP 5.08mm
Best.-Nr.	1446530000
Typ	RS USB TA-B MB S
GTIN (EAN)	4050118251579
VPE	1 Stück
Lieferbar bis	2014-05-20

Erstellungs-Datum 21. Februar 2023 22:45:56 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	43 mm	Tiefe (inch)	1,693 inch
Höhe	70 mm	Höhe (inch)	2,756 inch
Breite	30 mm	Breite (inch)	1,181 inch
Nettogewicht	43 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-40...70 °C	Betriebstemperatur	-25...55 °C
Betriebstemperatur, min.	-25 °C	Betriebstemperatur, max.	55 °C

Anschluss Daten

Anschluss (Feldseite)		Anschluss (Steuerseite)	Type A female connector, Type B female connector, Micro B female connector
	LP 5.08mm		
Erdung	Ja		

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	3.3 Vdc USB1.0 & 5 Vdc USB2.0	Nennstrom pro Anschluss	1 A
--------------------	----------------------------------	-------------------------	-----

Isolationskoordinaten (EN50178)

Entsprechend	DIN EN 50178	Bemessungsisolationsspannung	< 50 V AC
Überspannungskategorie	III	Verschmutzungsgrad	2
Durchschlagsfestigkeitsprüfung	0,35 kVAC		

Anschluss Feld

Abisolierlänge	6 mm	Anzugsmoment, max.	0,6 Nm
Anzugsmoment, min.	0,5 Nm	Art der Verbindung	Schraubanschluss
Fest, max. H05(07) V-U	6 mm ²	Fest, min. H05(07) V-U	0,5 mm ²
Flexibel mit Hülse, min.	0,5 mm ²	Flexibel, max. H05(07) V-K	4 mm ²
Flexibel, min. H05(07) V-K	0,5 mm ²	Hülse mit Kunststoffkragen, max.	2,5 mm ²
Klemmbereich, max.	6 mm ²	Klemmbereich, min.	0,13 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt max. AWG	AWG 12	Leiteranschlussquerschnitt min. AWG	AWG 26

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	7b5ffb72-271d-4c73-8b09-bd0aaee3697a

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

Downloads

Kataloge

[Catalogues in PDF-format](#)

RS USB TA-B MB S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

