

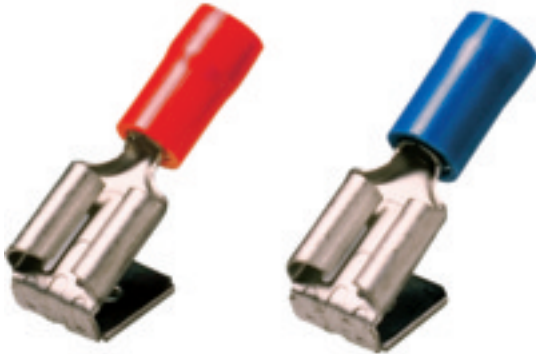
VSTVI/1,5-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm ² , 1.5 mm ² - 2.5 mm ² |
| Best.-Nr. | 1491780000 |
| Typ | VSTVI/1,5-2,5 |
| GTIN (EAN) | 4050118301373 |
| VPE | 100 Stück |

Erstellungs-Datum 26. Februar 2023 22:22:47 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

VSTVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 1,49 g

Verbinder

| | | | |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Isolation | vorhanden | Kennfarbe | blau |
| Leiteranschlussquerschnitt | 2,5 mm ² | Leiteranschlussquerschnitt, max. | 2,5 mm ² |
| Leiteranschlussquerschnitt, min. | 1,5 mm ² | Länge 1 (l1) | 23 mm |
| Länge 3 (l3) | 8,2 mm | Material/Kunststoff | PVC |
| Steckbreite (d2) | 6,3 mm | Steckdicke (d3) | 0,8 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC0005 16 | ETIM 7.0 | EC0005 16 |
| ETIM 8.0 | EC0005 16 | ECLASS 9.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-02-90 | ECLASS 10.0 | 27-44-03-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-03-92 | ECLASS 12.0 | 27-44-03-92 |

Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)
 Broschüren

VSTVI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

