

CMA-3151-500-AO-24DC-05**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stromwandler mit Analogausgang**

Die einfache Umwandlung "großer" Ströme (100 - 500 A AC) in einen analogen Wert ohne Zwischenschritte. Geeignet für nachgeschaltete Geräte, z.B. Grenzwertfassung.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Primärstrom: 500 A, Ausgang : 0(4)-20 mA, 0(2)-10 V, Bürde: 1 VA
Best.-Nr.	1532050000
Typ	CMA-3151-500-AO-24DC-05
GTIN (EAN)	4050118337167
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:25:36 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CMA-3151-500-AO-24DC-05

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	71 mm	Tiefe (inch)	2,795 inch
Höhe	117,8 mm	Höhe (inch)	4,638 inch
Breite	80 mm	Breite (inch)	3,15 inch
Nettogewicht	240 g		

Abmessungen Stromführender Leiter

Rundleiter	28 mm	Schiene	30 x 10 mm
------------	-------	---------	------------

Elektrische Attribute

Bürde	1 VA	Genauigkeitsklasse	0,5
Primärstrom	500 A	Sekundärstrom max.	20 mA

Technische Eigenschaften

Isolationsklasse	E	Nennfrequenz	50 Hz
Thermischer Nenndauerstrom $I_{thermisch}$	$1,5 \times I_{nenn}$		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ECLASS 9.0	27-21-09-02
ECLASS 9.1	27-21-09-02	ECLASS 10.0	27-21-09-02
ECLASS 11.0	27-21-09-02	ECLASS 12.0	27-21-09-02



Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	SWMU_Konformitaetserklaerung_DE_EN_FR_ES
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Zeichnungen

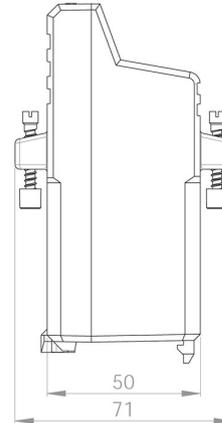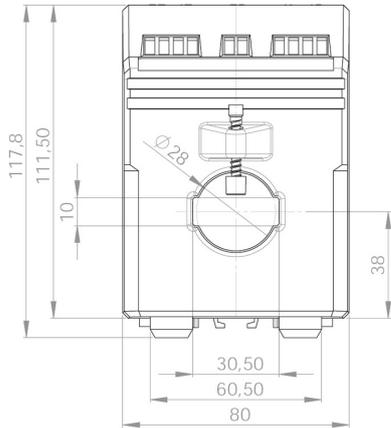

Anschlussbild

