

PAGETAB 15/9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

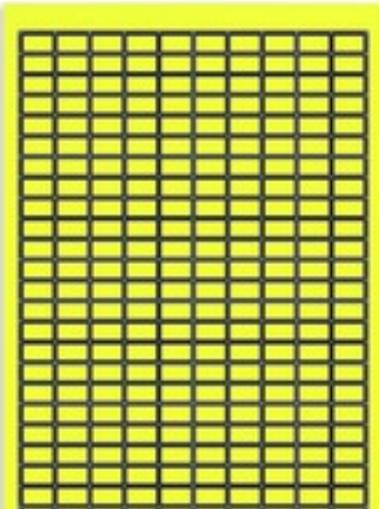


Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 9 x 15 mm, gelb
Best.-Nr.	1686 160000
Typ	PAGETAB 15/9
GTIN (EAN)	4008 190492533
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 15:32:14 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

PAGETAB 15/9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	9 mm	Höhe (inch)	0,354 inch
Breite	15 mm	Breite (inch)	0,591 inch
Nettogewicht	10 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 310 Gerätemarkierer	Anzahl je Bogen	310
Aufdruck	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	15 mm	Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format

Zeichnungen

