

## PAGETAB 20/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

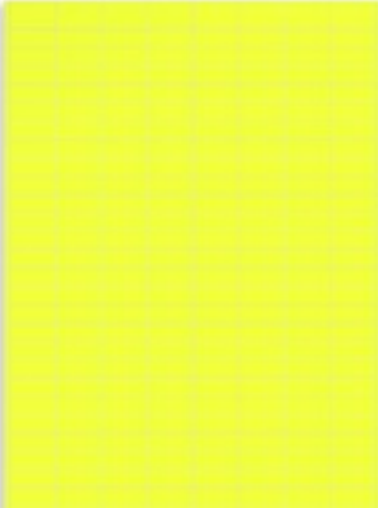


Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 8 x 20 mm, gelb
Best.-Nr.	<a href="#">1686 180000</a>
Typ	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008 190492571
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 15:32:30 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## PAGETAB 20/8

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	8 mm	Höhe (inch)	0,315 inch
Breite	20 mm	Breite (inch)	0,787 inch
Nettogewicht	10,44 g		

### Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

### Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 280 Gerätemarkierer	Anzahl je Bogen	280
Aufdruck	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	20 mm	Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Zeichnungen**

