

PAGETAB 60/35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

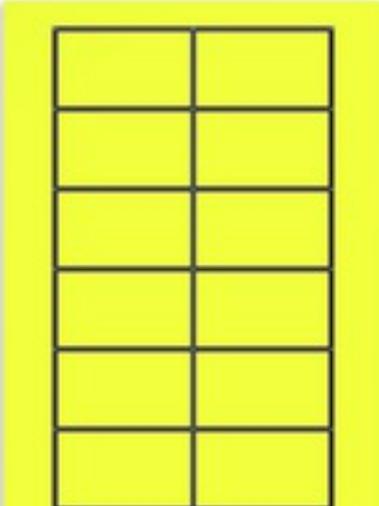


Abbildung ähnlich

PageTab sind Gewebeatiketten in Bogenform. Außer der 8x20 Variante sind alle Etiketten mit einem schwarzen Rand versehen.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Gerätemarkierer, Gerätemarkierer, 35 x 60 mm, gelb
Best.-Nr.	1686220000
Typ	PAGETAB 60/35
GTIN (EAN)	4008 190492656
VPE	25 Stück

Erstellungs-Datum 28. Februar 2023 15:33:02 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

PAGETAB 60/35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	0,08 mm	Tiefe (inch)	0,003 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	60 mm	Breite (inch)	2,362 inch
Nettogewicht	8,88 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
--------------------------	-------------

Allgemeine Angaben

Anzahl Markierer pro Verbund	1 Etikettenbogen = 16 Gerätemarkierer	Anzahl je Bogen	16
Aufdruck	Neutral	Ausführung	selbstklebend
Breite	60 mm	Einsatztemperaturbereich	-29...93 °C
Einsatztemperaturbereich, max.	93 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-29 °C
Farbe	gelb	Kleber	permanenter Acrylcopolymer
Materialfarbe nach Widerstandskode	4	Werkstoff	Gewebe, acrylbeschichtet

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format

