

CBH 27/27 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

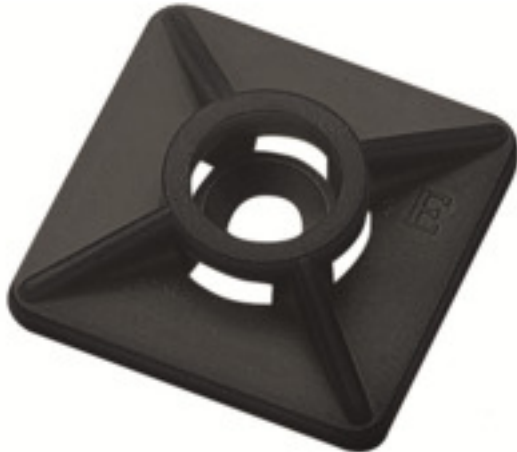


Abbildung ähnlich

Befestigung von Kabel und Kabelbündel mit Kabelbinder
im Schaltschrank und Unterverteiler.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelbinder, 27 x 27 mm, Kunststoff, 80 N
Best.-Nr.	1697960000
Typ	CBH 27/27 BK
GTIN (EAN)	4008 190883034
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 10:19:49 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2 mm	Tiefe (inch)	0,079 inch
Höhe	27 mm	Höhe (inch)	1,063 inch
Breite	27 mm	Breite (inch)	1,063 inch
Nettogewicht	1,6 g		

Temperaturen

Einsatztemperaturbereich	-40...105 °C	Betriebstemperatur, min.	-40 °C
Betriebstemperatur, max.	100 °C		

Installationsmaterial

Ausführung	selbstklebend	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-2
Einsatztemperaturbereich, max.	105 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-40 °C
Halogene	Nein	Max. Kabelbinderbreite	4,8 mm
UV-beständig	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Wieder zu öffnen	Nein	Zugfestigkeit	80 N
Zugfestigkeit (Pound-force)	18 lbf		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ECLASS 9.0	23-15-90-07
ECLASS 9.1	27-40-07-90	ECLASS 10.0	27-40-07-90
ECLASS 11.0	23-15-25-09	ECLASS 12.0	23-15-25-09

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format

CBH 27/27 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Maßbild

