

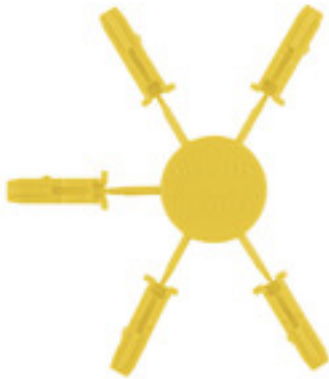
**KOSF ZT2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Produktbild**

Durch den Einsatz von Codierstiften können individuelle Codiermöglichkeiten eine fehlerfreie Steckverbindung gewährleisten.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Z-Reihe, Kodierelement, gelb, 2.9 mm
Best.-Nr.	<a href="#">1816 150000</a>
Typ	KOSF ZT2.5
GTIN (EAN)	4032248370726
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 17:12:04 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KOSF ZT2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	11,25 mm	Tiefe (inch)	0,443 inch
Höhe	4,4 mm	Höhe (inch)	0,173 inch
Breite	2,9 mm	Breite (inch)	0,114 inch
Nettogewicht	0,2 g		

### Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

### Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

### Systemkennwerte

Ausführung	Kodierelement
------------	---------------

### Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	gelb
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

### weitere technische Daten

Befestigungsart	gesteckt	Einbauhinweis	Direktmontage
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Engineering-Daten	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Engineering-Daten	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Anwenderdokumentation	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## KOSF ZT2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zeichnungen

