

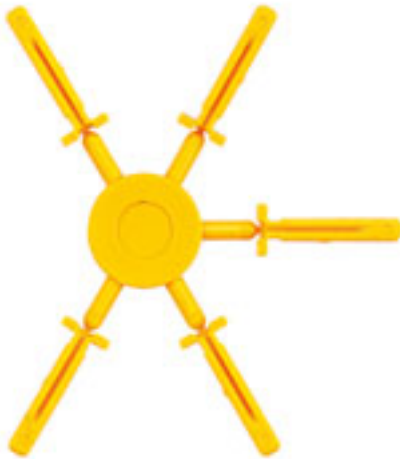
KOSF ZT4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Produktbild

Durch den Einsatz von Codierstiften können individuelle Codiermöglichkeiten eine fehlerfreie Steckverbindung gewährleisten.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Z-Reihe, Kodierelement, Direktmontage
Best.-Nr.	1856860000
Typ	KOSF ZT4
GTIN (EAN)	4032248400744
VPE	50 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:05:35 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KOSF ZT4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	2,23 mm	Tiefe (inch)	0,088 inch
Höhe	14,9 mm	Höhe (inch)	0,587 inch
Breite	5,4 mm	Breite (inch)	0,213 inch
Nettogewicht	0,18 g		

Temperaturen

Lagertemperatur	-25 °C...55 °C	Dauergebrauchstemperatur, min.	-50
Dauergebrauchstemperatur, max.	100		

Allgemeines

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Systemkennwerte

Ausführung	Kodierelement
------------	---------------

Werkstoffdaten

Werkstoff	PA 66 GF 30	Farbe	beige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB		

weitere technische Daten

Einbauhinweis	Direktmontage
---------------	---------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	